


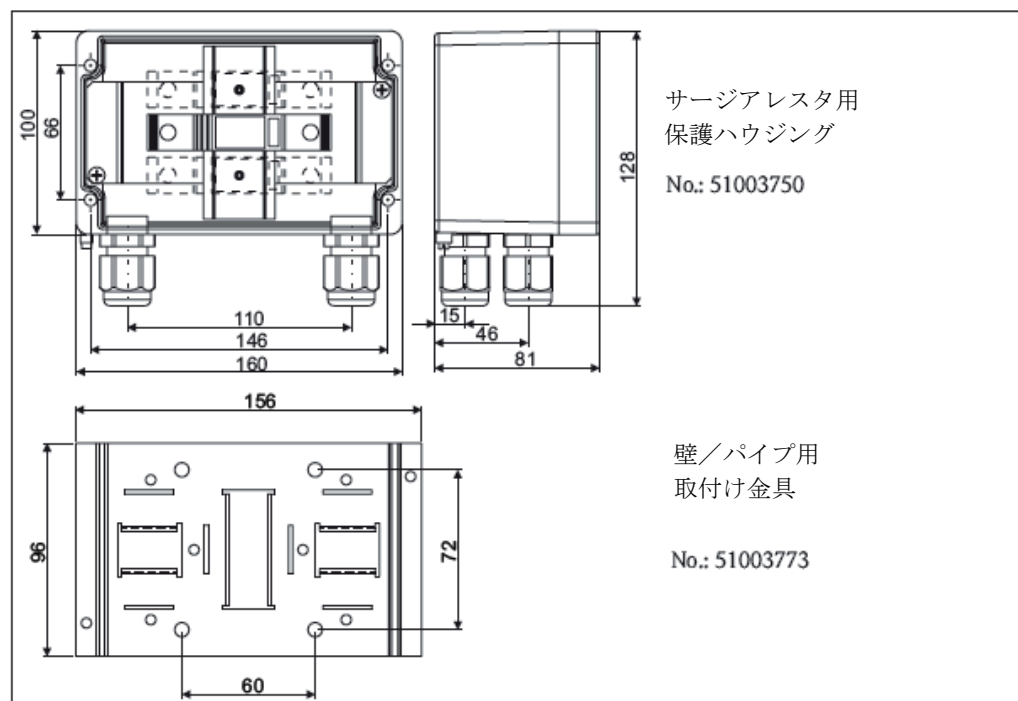

認証

CE、SIL（オプション）

関連文書

技術仕様書 HAW562	TI01012K / 09
技術仕様書 HAW569	TI01013K / 09
SIL 安全マニュアル	SD01004K / 09
システム・コンポーネンツ資料	FA016K / 09

BA00302K/33/ja/13.10

HAW562-AAB/HAW562-AAC

サージアレスタ




安全指針


このサージアレスタは電気配線について訓練された作業員が接続・設置してください。国際規格と安全規格を遵守して下さい。（IEC 60634-5-53 Ed.3.1...(VDE 0100 Part 534...)）。

設置前に、外観に損傷がないかを必ず確認して下さい。もし損傷やダメージが見つかった場合には、そのサージアレスタは絶対に設置しないで下さい。使用の適用範囲は、この取扱説明書で示し記述されている範囲のみです。このサージアレスタに接続されている機器や装置は、記述されている値を超える負荷によって故障する可能性があります。サージアレスタを開けたり改造などをした場合には、保証の範囲外になります。


システム概要

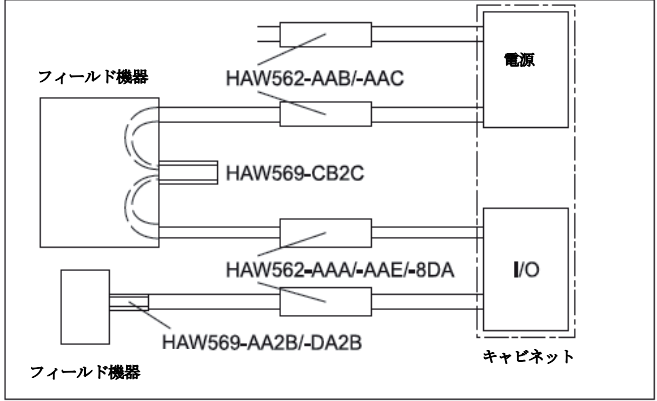


配線 (直列接続)

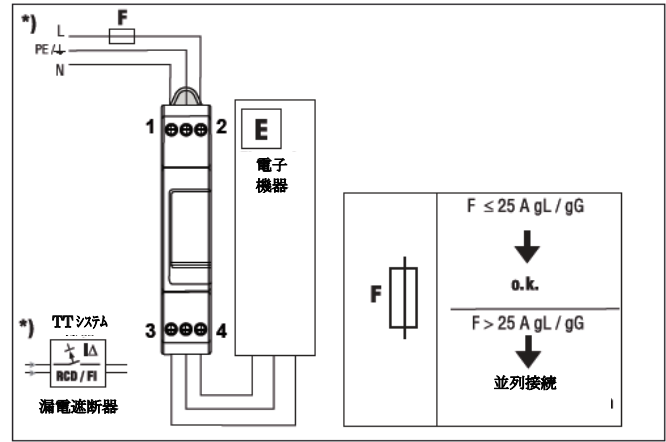


内部回路

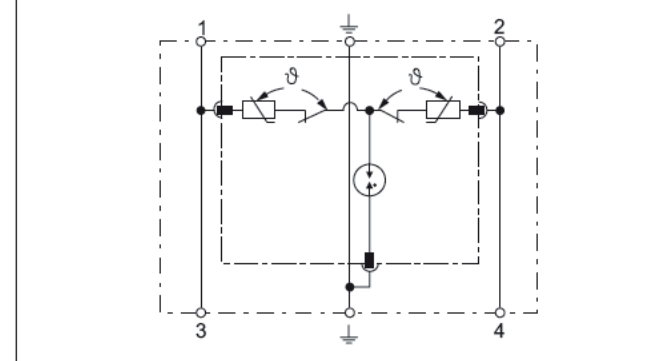


分類

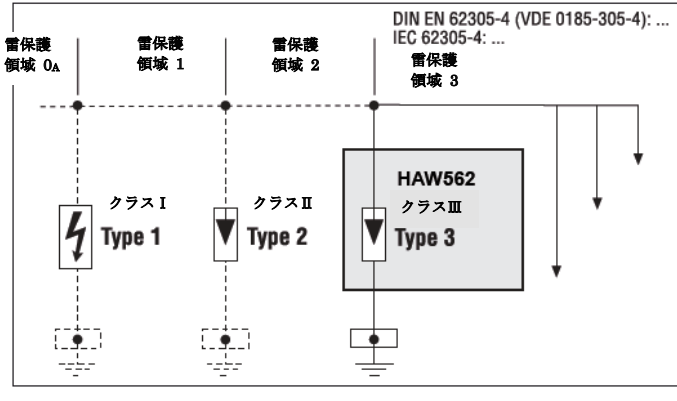


配線 (並列接続)

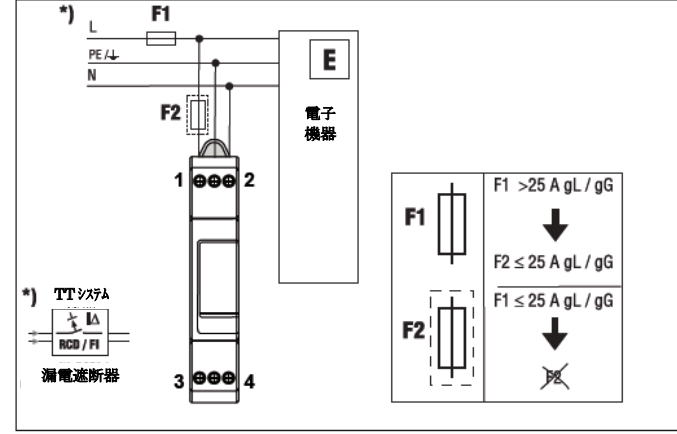


交換表示

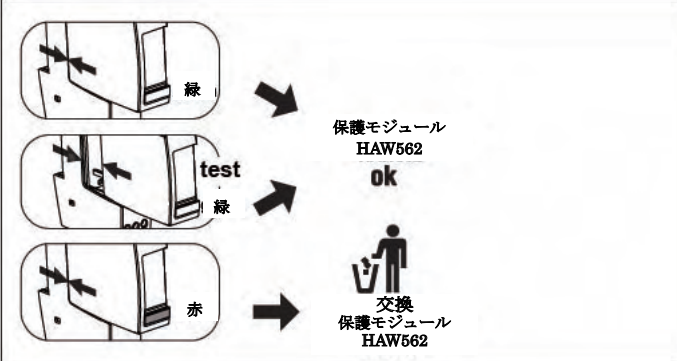

取付け方法

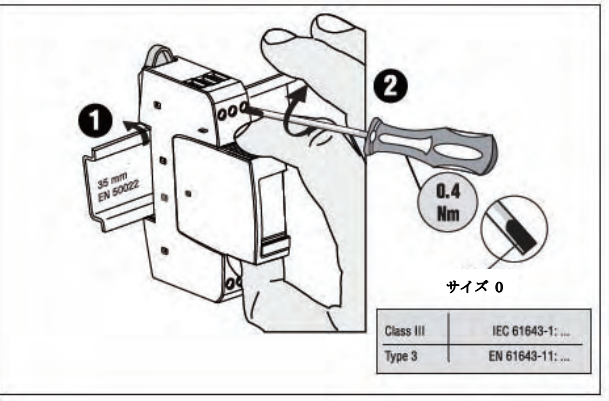

ケーブル引き回し

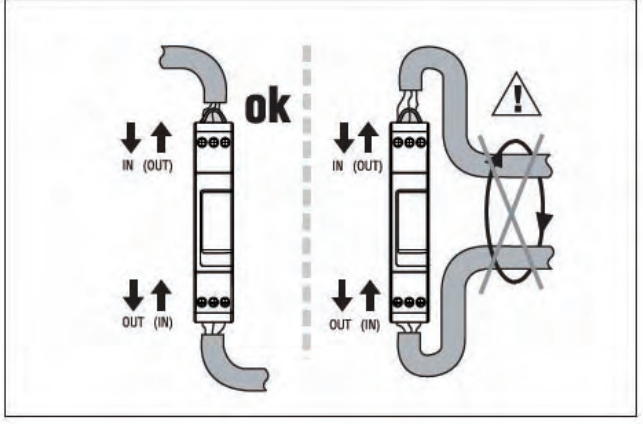

技術データ

	Anwendung: nur für Steuerkreise / Application: for control circuits only	
タイプ	HAW562-AAB	HAW562-AAC
供給電源 U_N	10-55 V ($\pm 20\%$)	90-230 V ($\pm 10\%$)
最大連続電圧 U_N	75 V	255 V
	max. 25 A gL/gG (B 25 A)	
周囲温度	-40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)	
IP 等級	20	
	10 mm / 0.4"	10 mm / 0.4"
最小径 1,2,3,4, $\perp$	0.5 mm ² (21 AWG)	
最大径 1,2,3,4, $\perp$	2,5 mm ² (14 AWG)	4 mm ² (13 AWG)