


# Einbauanleitung/ Installation Instructions **Kit Mastbefestigung/Post mounting**

71096920

Zur Montage an Masten, Rohren und Geländern

For post, pipe or rail mounting

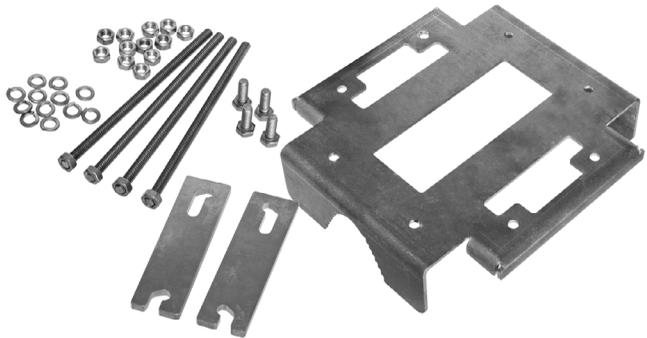

 
# 1 Identifizierung

## 1.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Mastbefestigungsplatte
- 2 Schellen
- 12 Federringe A2 DIN 127 Form B6 (M6)
- 12 Sechskantmuttern M6 DIN 934 A2
- 4 Gewindestangen M6 x 130, mit geklebten Muttern
- 4 Sechskantschrauben M6 x 16, V2A
- 1 Einbauanleitung EA00010C/07/A2

## 1.2 Werkzeugliste




## 1.3 Zusätzliche Dokumentation

Zusätzliche Dokumentation finden Sie über die Produktseite Ihres Gerätes.


## 2 Montage

Montage an einem Rohr, Mast oder Geländer:  
rund oder eckig, Spannbereich 20 ... 61 mm (0,79 ... 2,40")


### 2.1 Mastmontage

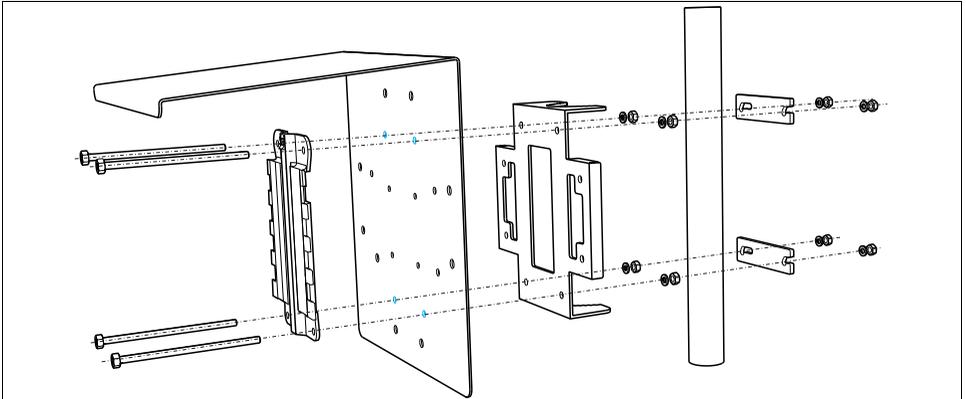

a0023661

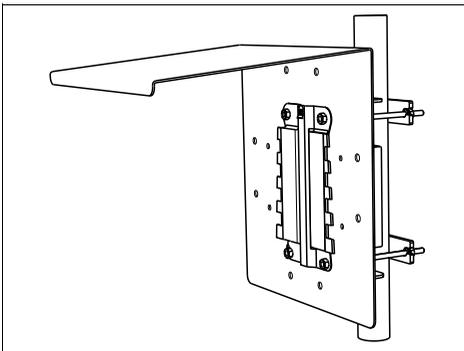


a0012666

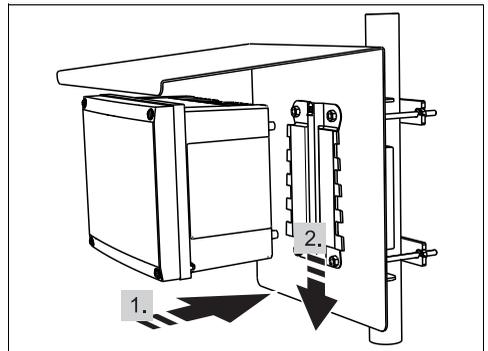


a0022760

 Wetterschutzdach ist optional!


## 2.2 Geländermontage

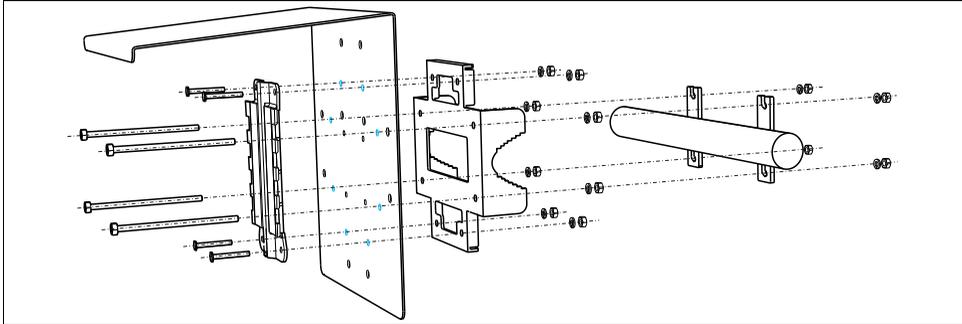

a0023664

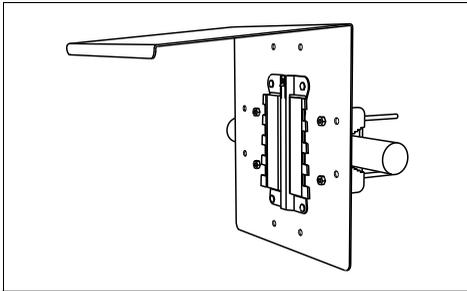

a0012669

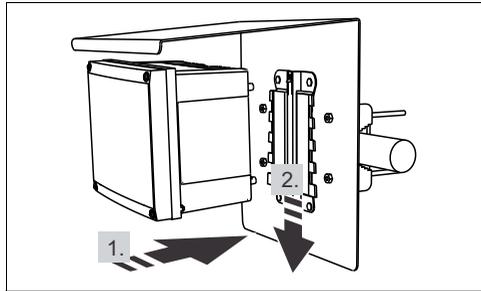

a0022762

 Wetterschutzdach optional!


## 3 Identification
 
### 3.1 Scope of delivery

The scope of delivery comprises:

- 1 Post mounting plate
- 2 Pipe clamps
- 12 Spring washers A2 DIN 127 type B6 (M6)
- 12 Hex nuts M6 DIN 934 A2
- 4 Threaded rods M6 x 130, with bonded nuts
- 4 Screws M6 x 16, V2A
- 1 Installation Instructions EA00010C/07/A2

### 3.2 Tool list




### 3.3 Additional documentation

Additional documentation is provided on the [productpage](#) of your device.


## 4 Installation

Pipe, post or rail mounting:  
square or circular, span range 20 to 61 mm (0.79 to 2.40")


### 4.1 Post mounting

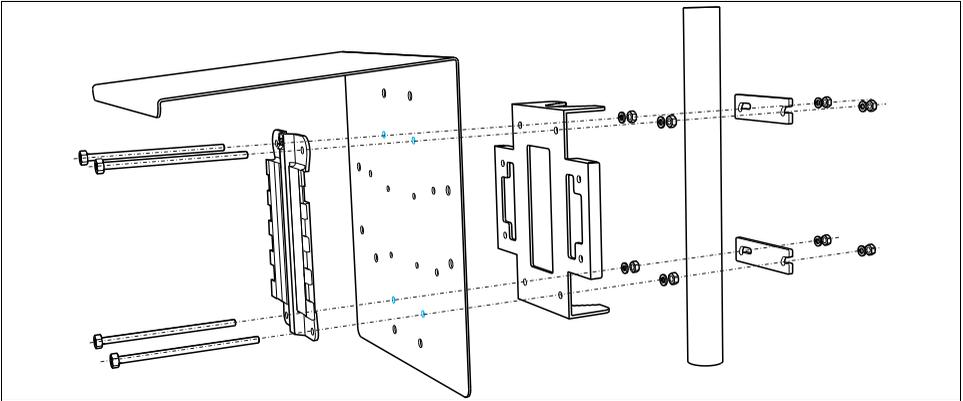

a0023661

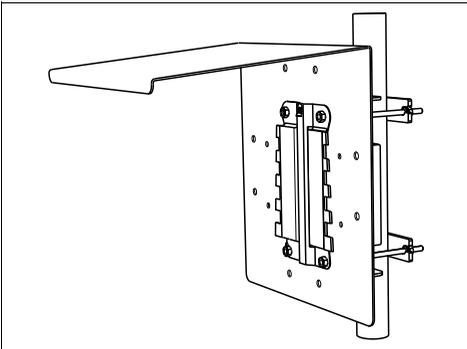


a0012666

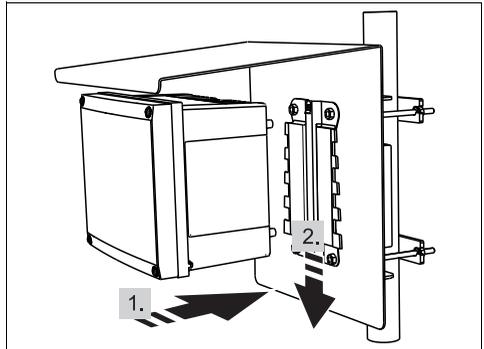


a0022760

 Weather protection cover is optionally.


## 4.2 Rail mounting

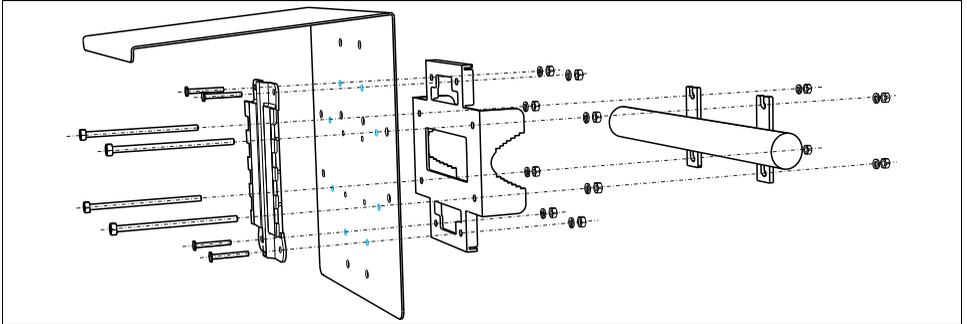

a0023664

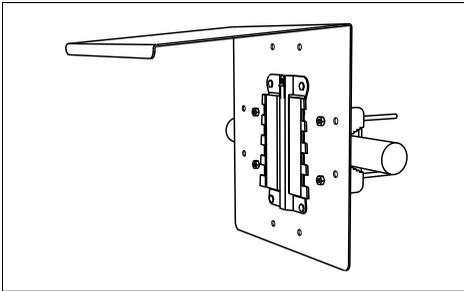

a0012669

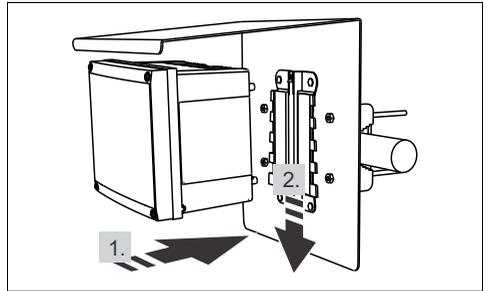

a0022762

 Weather protection cover is optionally.



71251574

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---