



## Kurzanleitung **TAF10** Feldgehäuse

### Installation

#### **⚠ VORSICHT**

##### **Verletzungsgefahr durch fehlerhafte Schirmung!**


- Für eine effektive Schirmung muss der Kabelschirm mit dem Feldgehäuse großflächig verbunden sein. Dies wird durch das Auflegen des Kabelschirms auf die speziellen EMV-PG 13,5 Kabelverschraubungen erreicht.

Feldgehäuse für alle E+H Temperaturkopfttransmitter.

Aluminiumdruckgußgehäuse IP66: 100x100x60 mm (BxHxT)

Gewicht: ca. 0,58 kg (1,28 lb)

- Temperaturkopfttransmitter auf dem Montagebügel im Inneren des Feldgehäuses befestigen (siehe Zeichnung).

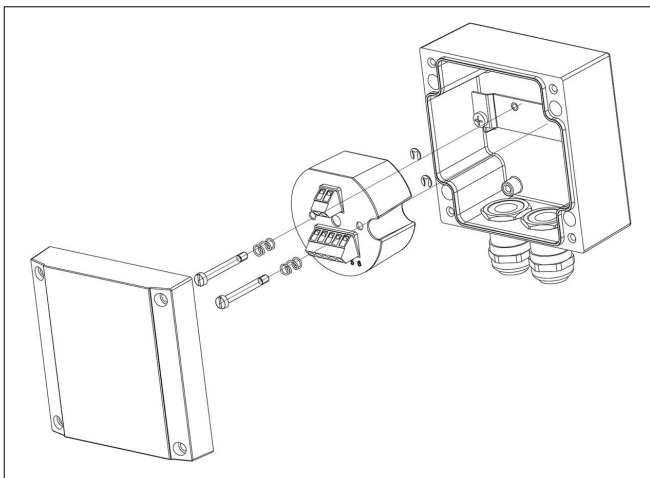


1 Installation

Zusatzausstattung:

- Montagehalter zur Wandmontage
- Montagehalter zur Rohrmontage

#### **Wandmontage**

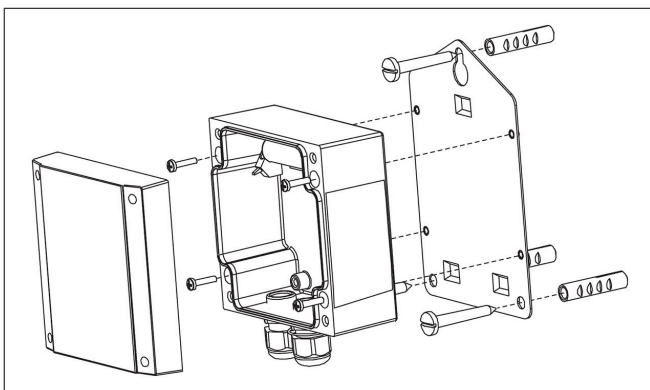

## Rohrmontage

