


## Stručný návod k použití **iTEMP® TMT187 a TMT188**

**CS** Teplotní hlavicový převodník  
Pevně justovaný rozsah měření  
(Pt100 nebo TC)

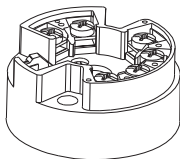


## CS Instalace


- Okolní teplota: -40 až +85 °C (ohledně prostředí s nebezpečím výbuchu viz certifikaci Ex)
- Zabudování: pouzdro do provozu; připojovací hlavice tvaru B podle DIN EN 50446
- Montážní úhel: bez omezení



Jednotka musí být napájena výhradně napájecím zdrojem obsahujícím obvod s omezením energie odpovídající normě IEC 61010-1:  
„obvod SELV nebo obvod třídy 2“

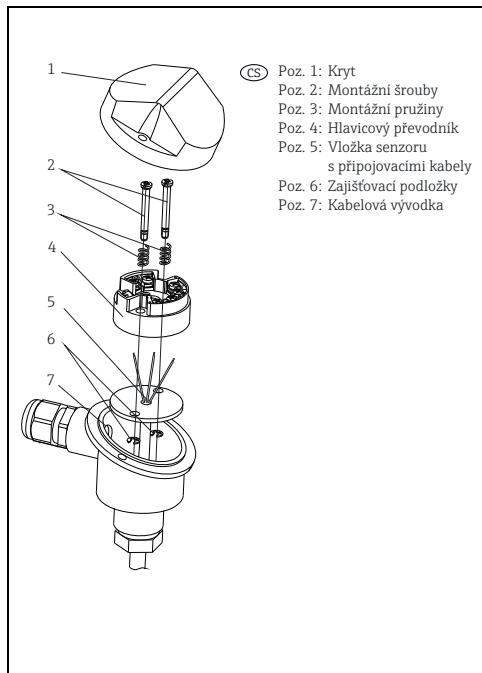

## CS Rozměry v mm (in)

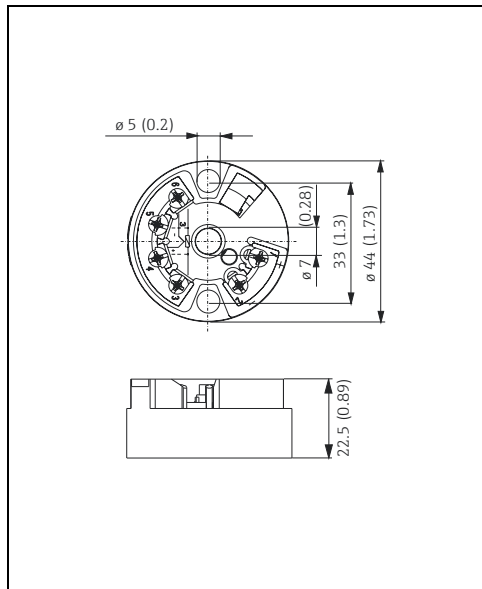



### CS Příslušenství

- Sada pro montáž hlavicového převodníku (4 šrouby, 6 pružin, 10 zajišťovacích podložek)  
objednací kód: 51001112
- Adaptér pro montáž na DIN lištu, spona na DIN lištu podle IEC 60715 (TH35)  
objednací kód: 51000856

## CS Dokumentace

Technické informace:

TI076R/09/en (iTEMP® Pt100 TMT187)

TI077R/09/en (iTEMP® TC TMT188)

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---