


Equipo Auxiliar

Prosonic Flow 90W, 90P, 91W, 92T, 93W, 93P

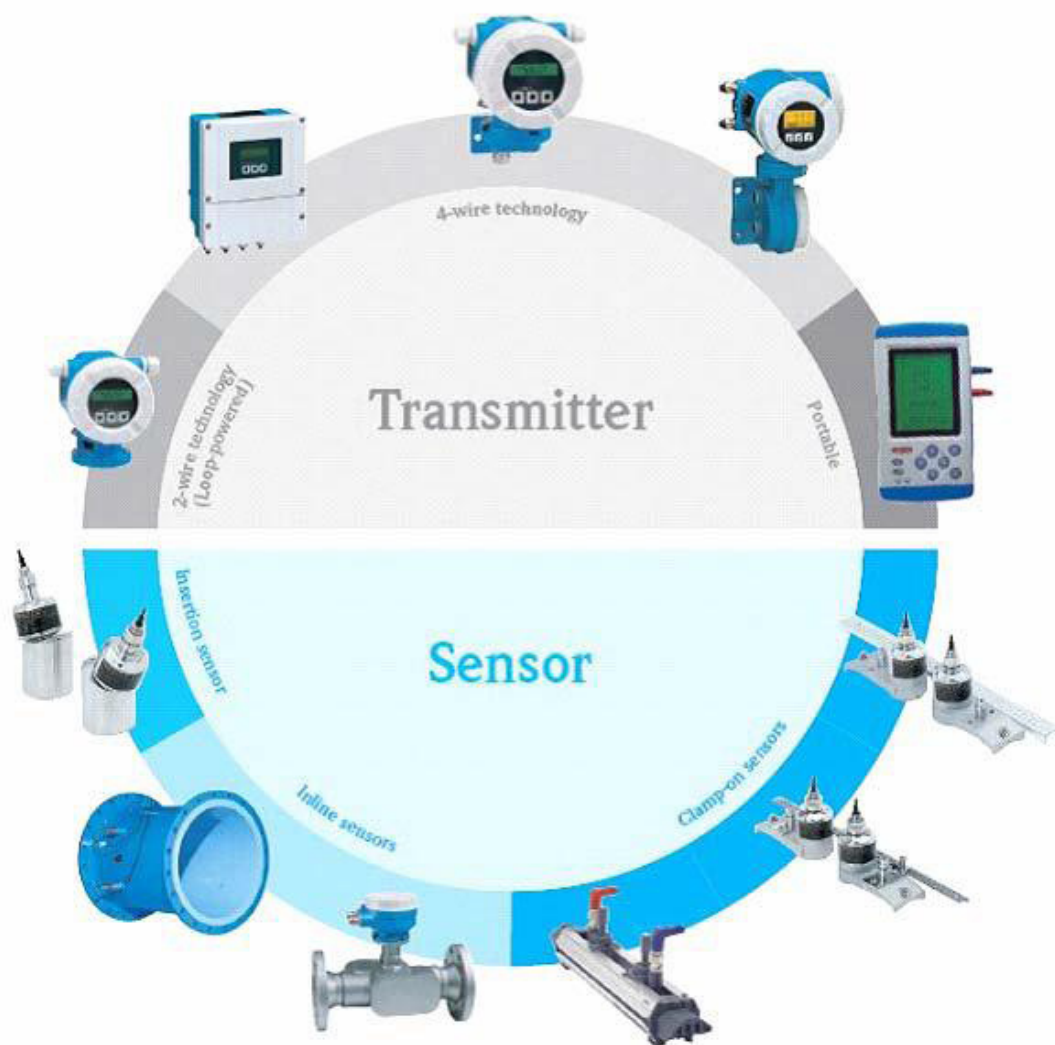

Content


1. Transmisor DK9WM 91/90/93, Set de Montaje.....	4
2. Transmisor DK9WM 91/90/93, Set de Montaje	5
3. Transmisor DK9WM 91/90/93, Set de Montaje	6
4. Flujo Prosonic W DK9WS set del sensor de flujo.....	7
5. Flujo Prosonic W DK9WS, set del sensor de flujo.....	8
6. Flujo Prosonic W DK9WS, set del sensor de flujo.....	9
7. Flujo Prosonic P DK9WS, set del sensor de flujo	10
8. Flujo Prosonic DK9UF 90/93U, Sensor de Flujo.....	11
9. Flujo Prosonic 92TUDK9TF, Sensor de Flujo.....	12
10. Flujo Prosonic 92T DK9FS, set del sensor de flujo W/P.....	13
11. Flujo Prosonic 92T DK9FS, set del sensor de flujo W/P	14
12. Flujo Prosonic 92T DK9US, set del sensor de FlujoU.....	15
13. Flujo Prosonic W/PDK9SH, set del soporte del sensor.....	16
14. Flujo Prosonic W/PDK9SH, set del soporte del sensor	17
15. Flujo Prosonic W/PDK9SH, set del soporte del sensor	18
16. Flujo Prosonic W/PDK9SH, set del soporte del sensor	19
17. Flujo Prosonic W/PDK9SH, set del soporte del sensor.....	20
18. Flujo Prosonic W/PDK9SH, set del soporte del sensor	21
19. Flujo Prosonic W/P DK9TM, mecanismo de Tensión.....	22
20. Flujo Prosonic W/PDK9IC, set de instalación en línea	23
21. Flujo Prosonic W/PDK9IC, set de instalación en línea.....	24
22. Flujo Prosonic W/PDK9IC, set de instalación en línea.....	25
23. Flujo Prosonic W/PDK9IC, set de instalación en línea.....	26
24. Flujo Prosonic WDK9II, set de instalación de Inserción.....	27
25. Flujo Prosonic U DK9IS, set de instalación en línea.....	28
26. Flujo Prosonic 92T DK9MC, set de instalación en línea.....	29
27. Flujo Prosonic 92T DK9MC, set de instalación en línea.....	30
28. Flujo Prosonic 92T DK9MC, set de instalación en línea.....	31
29. Flujo Prosonic 92T DK9MC, set de instalación en línea.....	32
30. Flujo Prosonic 90/93 W/PDK9SC, set del cable del sensor.....	33

Partes de Repuesto Flujo PROSONIC	08/2007
-----------------------------------	---------

31. Flujo Prosonic 90/93UDK9SK, set del cable del sensor.....	34
32. Flujo Prosonic 92T DK9BC, set del cable del sensor.....	35
33. Flujo Prosonic 90/93 W/PDK9CA ,adaptador tipo Conduit.....	36
34. Flujo Prosonic 90/93 W/PDK9CA ,adaptador tipo Conduit.....	37
35. Flujo Prosonic 90/93 W/PDK9CA,adaptador tipo Conduit.....	38
36. Flujo Prosonic 90/93 W/PDK9CA ,adaptador tipo Conduit.....	39
37. Flujo Prosonic 92T DK9AP, set del tapón.....	40
38. Flujo Prosonic DK9CM, acoplamiento medio.....	41
39. Flujo Prosonic DK9CM, acoplamiento medio.....	42
40. 50091703 Herramientas de comisionamiento para Flujo Prosonic en línea.....	43
41. 50091704 Herramientas de comisionamiento para Flujo Prosonic en línea.....	44
42. 50091713 Herramientas de comisionamiento para Flujo Prosonic en línea.....	45
43. 50095132 Herramientas de comisionamiento para Flujo Prosonic en línea.....	46
44. 50094911 Herramientas de comisionamiento para Flujo Prosonic en línea.....	47
45. 50095088 Herramientas de comisionamiento para Flujo Prosonic en línea.....	48
46. 50102921 Set de la funda para Transporte Flujo Prosonic 92T.....	49

1. Transmisor 91/90/93 DK9WM, Set de Montaje.

Descripción:

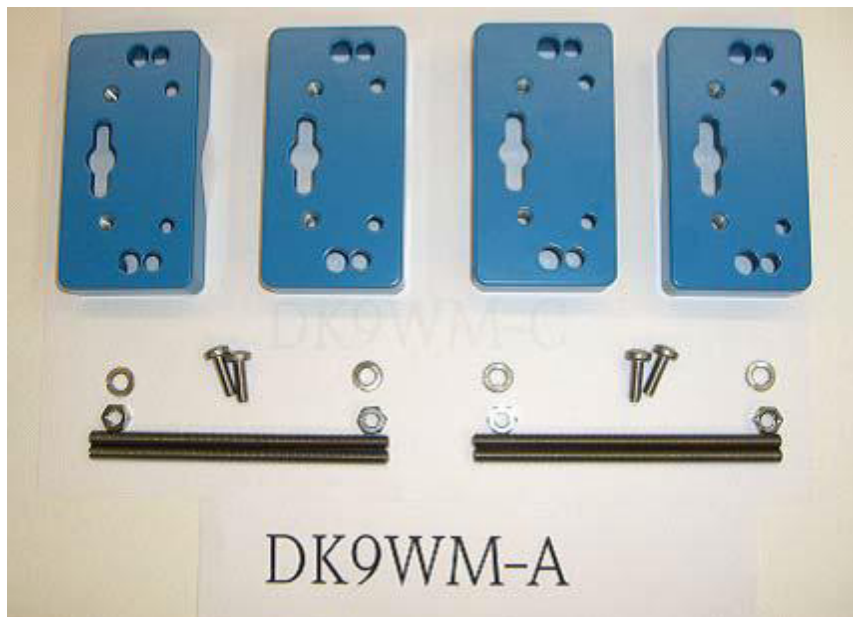

Requerimiento de información:

DK9WM-A

010: Aplicación

- A Remoto , pared ,0 90/93 montaje en pared /tubería , panel
- B Remoto, campo, 90/93 Tubo 3/4- 3 pulgadas
- C Remoto, campo, 91 Tubo 3/4- 3 pulgadas

Compatibilidad:

- Flujo Prosonic 90
- Flujo Prosonic 93

2. Transmisor 91/90/93 DK9WM, Set de Montaje

Descripción:



Requerimientos de información:

DK9WM-B

010: Aplicación


- A Remoto, pared, 90/93 montaje en pared/tubería, panel
- B Remoto, campo, 90/93 Tubo 3/4 – 3 pulgadas
- C Remoto, campo, 91 Tubo 3/4 – 3 pulgadas

Compatibilidad:

- Flujo Prosonic 90
- Flujo Prosonic 93

3. Transmisor 91/90/93 DK9WM, Set de Montaje

Descripción:

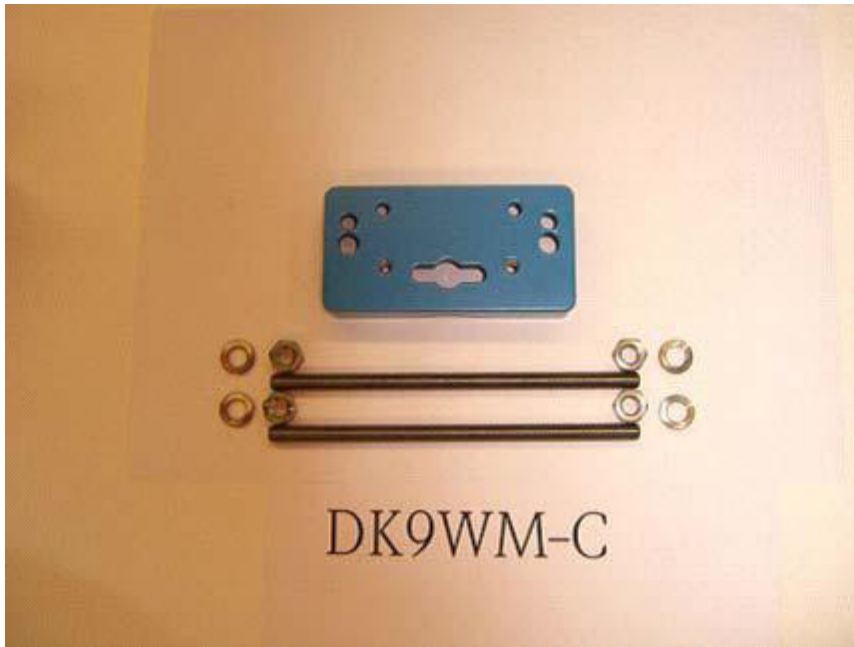

Requerimientos de Información:

DK9WMC

010: Aplicación

- A Remoto, pared, 90/93 montaje en pared/tubería, panel
- B Remoto, campo, 90/93 Tubo 3/4 - 3 pulgadas
- C Remoto, campo, 91 Tubo 3/4 - 3 pulgadas

Compatibilidad:

■ Flujo Prosonic 91

4. Flujo Prosonic W DK9WS, set del sensor de flujo

Descripción:



Requerimientos de Información:

DK9WS -

010 Aplicación :

- A DN100-DN4000 ,-20...80oC, IP67, En línea 4"-160",4...175oF, NEMA4X
- B DN50-DN300,-20...80oC, IP67, En línea 2"-12",4...175oF, NEMA4X
- M DN100-DN4000,-20...80oC, IP68, En línea 4"-160",4...175oF, NEMA6P
- N DN50-DN300,-20...80oC, IP68, En línea 2"-12",4...175oF, NEMA6P
- P DN100-DN4000Q...130oC, IP67, En línea 4"- 160", 32...260oF, NEMA4X (sólo para 91 W)
- S DN50-DN300, 0...130oC, IP67, En línea (solo para 91W)
- 9 Versión especial, por ser especificada en la requisición

020 Aprobación :

- A Área no peligrosa.
- R FM NI Cl.I Div.2/CSA Cl.I Div.2, ABCD Zone 2 (sólo para uso transmisor de flujo Prosonic 90/93)
- 9 Versión especial, por ser especificada.

Compatibilidad:

- Flujo Prosonic 90
- Flujo Prosonic 91
- Flujo Prosonic 92T
- Flujo Prosonic 93

5. Flujo Prosonic W DK9WS, set del sensor de flujo.

Descripción:



Requerimientos de información:

DK9WS -

010 Aplicación:

K DN200-DN4000, -40...80oC, IP68, inserto tipo B , 8"-160", -4...175oF, NEMA6P
(Set de reforzamiento) (Solo para uso con Transmisor de flujo Prosonic 90/93)

020 Aprobación:

A Área no peligrosa.

R FM NI Cl.I Div.2/CSA Cl.I Div.2, ABCD Zone 2 (solo para uso con transmisor de
flujo Prosonic 90/93)

9 Versión especial, por ser especificada.

Compatibilidad:

- Flujo Prosonic 90
- Flujo Prosonic 91
- Flujo Prosonic 92T
- Flujo Prosonic 93

6. Flujo Prosonic W DK9WS, set del sensor de flujo.

Descripción:



Requerimientos de información:

DK9WS -

010 Aplicación:

L DN300-DN2000, -10...60°C, IP68, insert tipo C12"- 80", 14...140°F, NEMA6P (para uso con Prosonic Flow C-En línea) (Solo para uso con transmisor de flujo Prosonic Flow 90/93)

020 Aprobación:

A Área no peligrosa.

R FM NI Cl.I Div.2/CSA Cl.I Div.2, ABCD Zone 2 (sólo para uso con transmisor de flujo Prosonic 90/93)

9 Versión especial, por ser especificada.

Compatibilidad:

- Flujo Prosonic 90
- Flujo Prosonic 91
- Flujo Prosonic 92T
- Flujo Prosonic 93